


# Bağlantı kablosu

## KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Ürün numarası: 196070

FESTO

çok esnek, entegre akım indirgemeli, CPV valf adaları için.

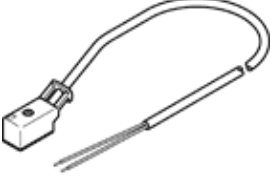

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ek fonksiyonlar	Tutma akımının düşürülmesi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün ağırlığı	170 g
Elektriksel bağlantı	Açılı soket / kablo Kare tasarım/açık uç 2-pin / 2-kablo
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Koruyucu topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz