


Manifold blok MHP1-P2-2-PI

Ürün numarası: 197217

FESTO

Soketli, MHP1-...-PI yarı hat tipi valfler içinde

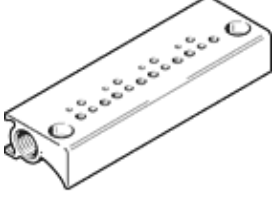

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 1	M7
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alüminyum