


Manifold blok MHA1-P4-2-M3-PI

Ürün numarası: 197228

FESTO

taban fişleri ile, MHA1-...-PI manifold blok valfleri için

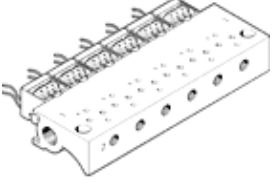

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf yerlerinin max. sayısı | 4 |
| Çalışma basıncı | 0 ... 8 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Bağlantı pleytin bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Valfin bağlantı şekli | Dişi dişi |
| Pnömatik bağlantı 1 | M7 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M3 |
| Malzeme, bağlantı plakası | İşlenmiş alüminyum alışımlı |