


# Manifold blok MHP1-PR10-3-PI-D25

Ürün numarası: 197236

FESTO

Soket ve elektriksel multi-pin bağlantılı, MHP1-...-PI yarı hat tipi valfler için

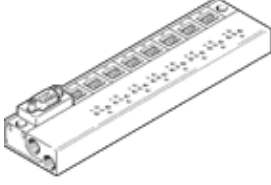

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	10
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişi
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 3	M7
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı