


# Manifold blok MHP1-PR10-3-PI-PCB

Ürün numarası: 197246

FESTO

MHP1-...-PI yarı hat tipi valfler, baskılı devre kartına montaj için.

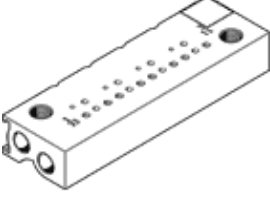

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	10
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alüminyum