


hızlı bağlantı CK-1/8-PK-6

Ürün numarası: 2028

FESTO

Sızdırmazlık halkalı erkek dış, metal versiyon.

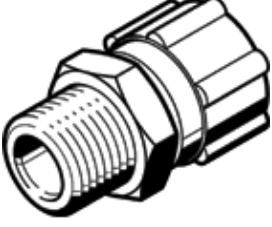

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,9 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün Water: G thread only possible with OL sealing ring
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	3,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Malzeme, rakor somunu	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık halkası	PA-kuvvetlendirilmiş TPE-U(PU)