


# hızlı bağlantı CK-1/4-PK-4

Ürün numarası: 2029

FESTO

Sızdırmazlık halkalı erkek dış, metal versiyon.

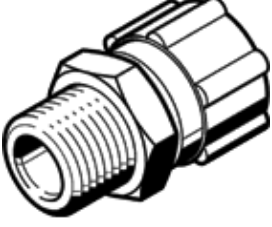

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,9 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün Water: G thread only possible with OL sealing ring
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Malzeme, rakor somunu	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık halkası	PA-kuvvetlendirilmiş TPE-U(PU)