


# Susturucu U-3/4

Ürün numarası: 2311  
★ Temel ürün gamı

FESTO

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.

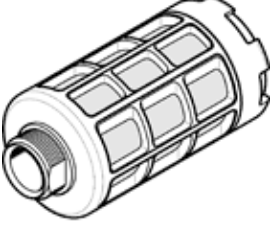

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmosfere karşı debi	17.600 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	85 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	83 g
Pnömatik bağlantı	G3/4
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun