


# Susturucu U-1

Ürün numarası: 2312

★ Temel ürün gamı

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.

FESTO

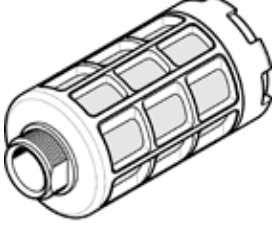

## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                             |
| Mpa işletim basıncı                      | 0 ... 1 MPa                                  |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 10 bar                                 |
| Atmosfere karşı debi                     | 20.800 l/min                                 |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Ses basıncı seviyesi                     | 90 dB(A)                                     |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 70 °C                                |
| Ürün ağırlığı                            | 139,8 g                                      |
| Pnömatik bağlantı                        | G1                                           |
| Malzeme, susturucu parçası               | PE                                           |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |