


Kelebek vana

VZFB-D-50-WW-V4V4V

Ürün numarası: 2464974
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Nominal çap DN50, kaynaklı uçlar ile, DIN 11850, FPM, malzeme 1.4404.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

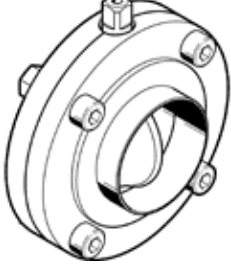

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım yapısı | 2-yollu disk valf |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Proses valfinin bağlantısı | Kaynaklı uçlar//kaynaklı uçlar |
| Nominal çap DN | 50 |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Proses valfinin nominal basıncı | 10 |
| Tetikleme momenti | 14 Nm |
| Standarda dayalı | DIN 11851 |
| Ortam | Su Nötr sıvılar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -15 ... 140 °C |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Gövde için malzeme numarası | 1.4404 |
| Malzeme, disk | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Disk için malzeme numarası | 1.4404 |
| Malzeme, mil | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Şaft için malzeme numarası | 1.4404 |
| Ürün ağırlığı | 1.600 g |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |