


# Kelebek vana

## VZFB-D-25-WW-V2V2E

Ürün numarası: 2466705  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Nominal çap DN25, kaynaklı uçlar ile, DIN 11850, EPDM, malzeme 1.4301.  
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

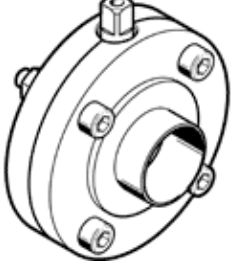

### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2-yollu disk valf
Tetikleme şekli	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Kaynaklı uçlar//kaynaklı uçlar
Nominal çap DN	25
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	10
Tetikleme momenti	8 Nm
Standarda dayalı	DIN 11851
Ortam	Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 120 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4301
Malzeme, disk	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Disk için malzeme numarası	1.4301
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4301
Ürün ağırlığı	900 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma