

Döner aktüatör

DSRL-1 1/4"-180-P-FW

Ürün numarası: 33130

 

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Döner kanat prensibi, kademesiz ayarlanabilen dönme açısı. Dayama sistemi döner kanattan ayrılmıştır, ortaya çıkan kuvvetler dayama kamları tarafından sönmülenir, son konumlarda elastik yastıklama pleytları.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

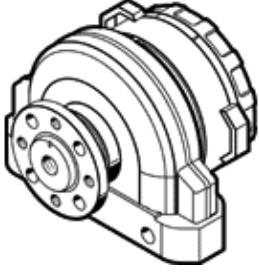

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Yastıklama açısı	1,2 deg
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 180 deg
Dönme açısı	0 ... 180 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
6 bar'da teorik tork	10 Nm
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT