


Kilavuz birimi FEN-40- -KF

Ürün numarası: 33485

FESTO

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir

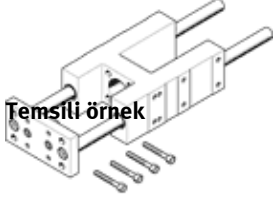

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	40
Strok	10 ... 500 mm
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yer deđiřtirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına gelen ek ađırlık	32 g
0 mm strokda ana ađırlık	2.370 g
Bađlantı řekli	Diři diři
Yataklama elemanı için malzeme bilgisi	İřlah çeliđi
Gövde için malzeme bilgisi	İřlenmiř alüminyum alıřımlı eloksal kaplama