


# hızlı bağlantı ACK-1/2-PK-13

Ürün numarası: 4099

FESTO

Sızdırmazlık halkalı dışı dışı.

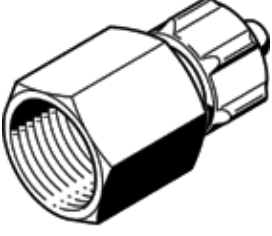

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	12 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün Water: G thread only possible with OL sealing ring
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	14 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	somunlu çengel konnektör iç çapı 13 mm için
Malzeme, rakor somunu	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık halkası	PA-kuvvetlendirilmiş TPE-U(PU)