


# Sensör SKDA-4-AB

Ürün numarası: 4624761

FESTO

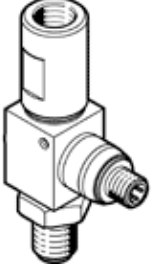

## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Kuvvet ölçüm aralığı                    | 0 ... 4 kN   |
| Kalibrasyon aralığı                     | -0,5 ... 4,5 kN  |
| Sınır yük                               | 11,25 kN   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC             | 10 ... 30 V  |
| Analog çıkış                            | 4 - 20 mA  |
| Doğruluk drecesi, analog çıkış FS       | 0,2 %FS  |
| Malzeme, muhafaza                       | İşlenmiş alüminyum alışımlı<br>Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme hakkında not                    | LABS içeren malzemeler mevcut<br>RoHS'a uygun                  |
| Ürün ağırlığı                           | 0,3 kg   |
| Çevre sıcaklığı                         | -20 ... 80 °C  |
| Koruma sınıfı                           | IP67   |
| Elektriksel bağlantı                    | Soket<br>M12x1<br>4-pinli<br>A-kodlu                           |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)       | EMC için EU yönetmeliğine uygun<br>EU-RoHS-RL uyarınca         |
| KC işareti                              | KC-EMV   |