


# Soket çeşitleri

## KMH-D-0,5

Ürün numarası: 527396

FESTO

CPV-SC valf adası için.

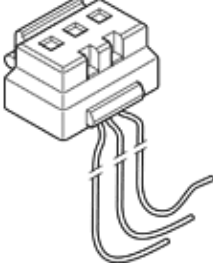

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Klips
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	6 g
Elektriksel bağlantı	Soket 3-pinli
Nominal çalışma gerilimi DC	60 V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo çapı	1,3 mm
Kablo yapısı	3x0,14
Renk kodu, nüve izolasyonu	Pin 1 = Siyah Pin 2 = Mavi Pin 3 = Kırmızı
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-40 ... 105 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronz Galvaniz kaplı