 



Regülatör MS4N-LR-1/8-D6-AS-Z

Ürün numarası: 531425

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 7 bar, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, akış yönü: sağdan sola.

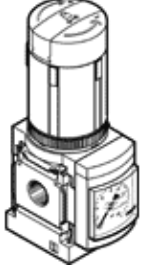

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 7 bar
Giriş basıncı	0,8 ... 14 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	1.150 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	225 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kontrol paneli için malzeme bilgisi	POM PA
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Membran için malzeme bilgisi	NBR