


Kaplin soketi (diři)

KDS6-1/4-A

Ürün numarası: 531647
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Otomatik kapanır, ISO 4414' e uygun emniyetli bağlantı için
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

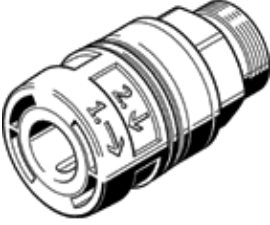

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,5 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.611 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	BIA TÜV
Nominal sıkma torku	9,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 15 %
Ürün ağırlığı	93 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun