 



Dağıtıcı modülü MS6N-FRM-3/8-Z

Ürün numarası: 531970

FESTO

Akış yönü: sağdan sola

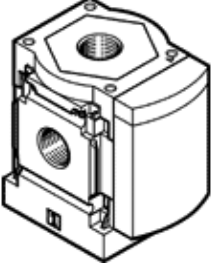

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|----------------------|
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Dağıtım modülü |
| Çalışma basıncı | 0 ... 20 bar |
| Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2 | 8.350 l/min |
| Standard nominal flow rate outlet at top | 7.800 l/min |
| Standard nominal flow rate outlet at bottom | 8.750 l/min |
| Kullanım havası | Basıncılı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 500 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | NPT3/8-18 |
| Pnömatik bağlantı 2 | NPT3/8-18 |
| Pnömatik bağlantı 3 | NPT1/2-14 |
| Pnömatik bağlantı 4 | NPT1/2-14 |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |