

 

Yaklaşım sensörü

SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

Ürün numarası: 538486

FESTO

elektriksel, kontaklı, PNP, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, kablolu.

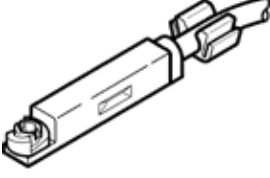

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Betriebsspannungsbereich DC | 10 ... 30 V |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Max. Çıkış akımı | 100 mA |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Elektriksel bağlantı | 3-damarlı Kablo |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 |
| Tasarım | T-kanalı için |
| Kısa devre korumalı | evet |
| Ölçme prensibi | magnetorezistif |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Kapama süresi | ≤ 11 ms |
| Anahtarlama süresi | $\leq 0,5$ ms |
| Max. Anahtarlama gücü DC | 3 W |
| Geriya kalan akım | 0,1 mA |
| Gerilim düşmesi | 1,8 V |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 180 g |
| Anahtarlama değerinin üretilmesi | +/- 0,1 mm |
| Bağlantı şekli | araya yerleştirebilir T-kanalına sıkıştırılmış |
| Malzeme hakkında not | Kupfer- und PTFE-frei |
| Gövde için malzeme bilgisi | PA |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi | PUR |