 



# Debi sensörü SFEV-R0010-L-2ND-K1

Ürün numarası: 538557

FESTO

Akış dönüştürücüsü SFET-F, SFET-R için ayrı bir display.

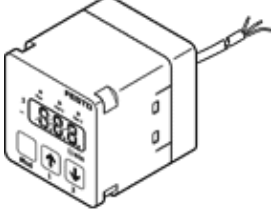

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Anahtarlama çıkışı	2xNPN
Anahtarlama fonksiyonu	Pencere-Komperatör Eşik değerli komparatör
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt Normalde açık kontakt
Analog çıkış	1 - 5 V
Yük direnci	50 kOhm
Gösterge aralığı	-0,1 ... 0,1 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Bağlantı şekli	Montaj köşebentli
Ürün ağırlığı	70 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Gösterge tipi	3 1/2-konumlu alphanumeric
Koruma sınıfı	IP40
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma