 



# Yari döner tahrik birimi DRQD-16-180-YSRJ-A-AL-FW

Ürün numarası: 540454

FESTO

für Positionserkennung, mit justierbaren Stoßdämpfern und spielausgleichendem Zahnradgetriebe. Druckluftanschluss links.

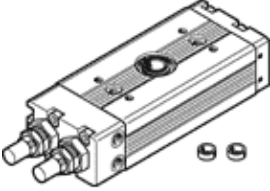

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	16
Dönme açısı ayarlama aralığı	-20 ... 6 deg
Dönme açısı	0 ... 180 deg
Yastıklama	Şok alıcı, keskin karakteristik eğiri, ayarlanabilir
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	für Näherungsschalter
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
6 bar' da max. dönme frekansı	1,8 Hz
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
6 bar' da dönme momenti	1,6 Nm
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Tahrik mili için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum