 



Yarı döner tahrik birimi DRQD-25-180-YSRJ-A-AR-FW

Ürün numarası: 540463

FESTO

für Positionerkennung, mit justierbaren Stoßdämpfern und
spielausgleichendem Zahnradgetriebe. Druckluftanschluss rechts.

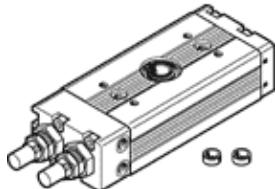

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	25
Dönme açısı ayarlama aralığı	-20 ... 6 deg
Dönme açısı	0 ... 180 deg
Yastıklama	Şok alıcı, keskin karakteristik eğiri, ayarlanabilir
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	für Näherungsschalter
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
6 bar' da max. dönme frekansı	1,5 Hz
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
6 bar' da dönme momenti	6,1 Nm
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişî dışılı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Tahrik mili için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum