


Lineer Handling sistemi DHSL-2DGE40ZR-DGEA25

Part number: 543017

FESTO

Rulmanlı yataklama ve elektriksel kılavuz eksenine sahip olan bir elektriksel kumandalı mil eksenlerinden oluşmaktadır. Dinamik pozisyonlama özelliklerine sahiptir. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.

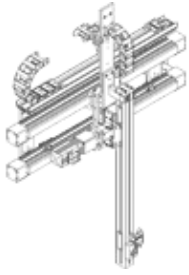

Data sheet

Feature	Value
Montaj	Doğrusal rampa 4.0
Etkin yük	0 ... 10 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGEA-25
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel DGEA dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 600 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-40-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm