


2-D Handling sistemi DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Part number: 543019

FESTO

Rulman yataklamalı ve kılavuz eksenli bir elektriksel dişli kayış ekseninden, hassas ve dinamik pozisyonlama özelliklerinden oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.

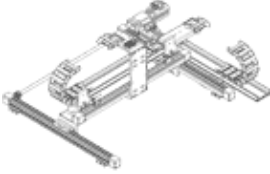

Data sheet

Feature	Value
Montaj	Düzlemsel yüzey rampası 1.0-3.0
Etkin yük	0 ... 6 kg
Silindir ünitesi, Y eksenli	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksenli	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksenli	İsteğe bağlı
Strok, Y eksenli	0 ... 1.300 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksenli	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksenli	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, X eksenli	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksenli	İsteğe bağlı
Strok, X eksenli	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksenli	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksenli	± 0,1 mm