


## 3-D Handling sistemi DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

Part number: 543034

FESTO

Rulman yataklamalı elektriksel kumandalı dişli kayış eksenlerinden, dikey ve kompakt bir mini kızak, Hassas ve dinamik pozisyonlamalar oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmektedir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıcı olmayan teklifi elde edin.

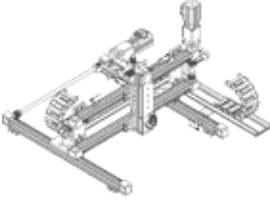

### Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 2.0
Etkin yük	0 ... 4 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	SLT-20
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Strok, Z eksen	0 ... 200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-25-ZR-RF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-25-ZR-RF
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm