


Manifold dizisi

VABM-B6-E-G12-9

Ürün numarası: 545823

FESTO

VUVB solenoid valfler için.

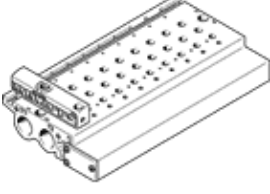

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	21 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	9
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı	1,5 Nm
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	2 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	1.270 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, manifold şeridi	İşlenmiş alüminyum alışımlı