

 

Solenoid bobinli val manifoldu

BMFH-3-3-1/8

Ürün numarası: 546047
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

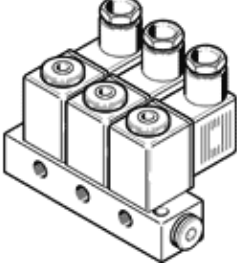

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3x3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	50 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	1,3 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	3
Kumanda şekli	direkt
Kapama süresi	10 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	10 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	380 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksallı kaplama