

 

# Solenoid bobinli valf

## MOFHB-3-1/4

Ürün numarası: 546053  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

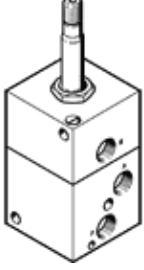

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	7 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	kilitli
Kapama süresi	21 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	18 ms
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	565 g
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksal kaplama