


Verbindungsleitung NEBV-H1G2-P-1-LE2

Ürün numarası: 552002

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.

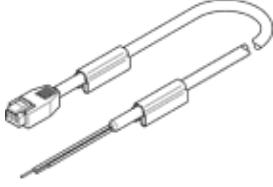

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Max. Ausgangsstrom	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Koruma sınıfı	IP40
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	24 g
Elektriksel bağlantı	2-damarlı Dose gerade / Kabel
Kablo uzunluğu	1 m
Bağlantı şekli	Klips
Renk kodu, nüve izolasyonu	Pin 1 = Siyah Pin 3 = schwarz/rot
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	POM PUR
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC