


Eksenel kit EAMM-A-A22-70A

Ürün numarası: 558898

FESTO

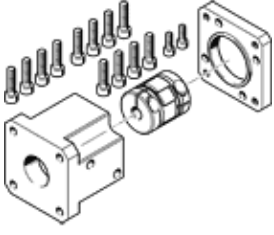

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	22
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	10.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	6,06 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	8 Nm
Ürün ağırlığı	480 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun