


Paralel kit EAMM-U-A22-55A

Ürün numarası: 559786

FESTO

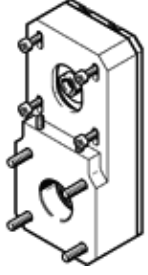

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	22
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	9,63 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,1 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	410 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun