


Eksenel kit EAMM-A-A19-40A

Ürün numarası: 559798

FESTO

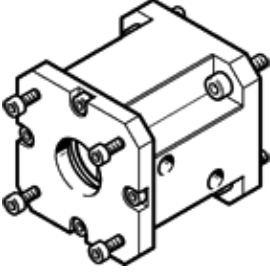

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|------------------------|
| Büyükük | 19 |
| Montaj konumu | istenildiđi gibi |
| Max. Devir | 10.000 1/min |
| Depolama sıcaklıđı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklıđı | 0 ... 50 °C |
| Kütle atalet momenti | 1,06 kgmm ² |
| Aktarılabılınir dönüő momenti | 2,3 Nm |
| Ürün ađırlıđı | 240 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |