


Manifold rayı

VABM-L1-10AW-M7-3

Ürün numarası: 566547

FESTO

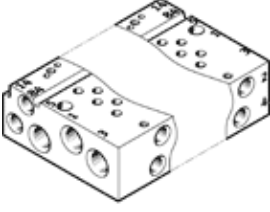

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	10,5 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı	1,5 Nm
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,45 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	78 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M5
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M7
Pnömatik bağlantı 4	M5
Pnömatik bağlantı 5	M7
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı