


# Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-L1-10AW-M7-14

Ürün numarası: 566556

FESTO

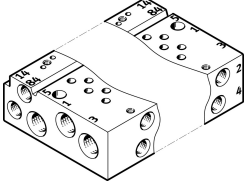

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün aęırlığı	276 Gram
Kontrol havası baęlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	M7
Pnömatik baęlantı 2	M5
Pnömatik baęlantı 3	M7
Pnömatik baęlantı 4	M5
Pnömatik baęlantı 5	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım