


Manifold rayı VABM-B6-E-N14-8

Ürün numarası: 568188

FESTO

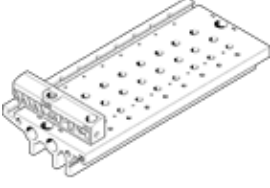

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	21 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	8
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı	1,5 Nm
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	2 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	670 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/4-18
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı