


Bağlantı kablosu NEBS-L2G5-K-5-LE5

Ürün numarası: 570918

FESTO

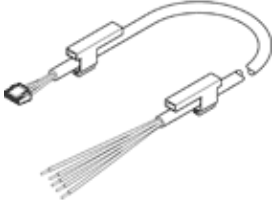

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Kirlilik sınıfı	2
Koruma sınıfı	IP40
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Elektriksel bağlantı 1	Soket, dikdörtgen tasarım L2, 5-pin
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 5-telli
Kablo yapısı	5 x 0,14 mm ²
Kablo çapı	4,1 mm
Kablo uzunluğu	5 m
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Renk kodu, nüve izolasyonu	mavi kahve rengi gri Siyah beyaz
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Malzeme bilgisi, yalıtım kovanı	PP
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC