


Dikey-Besleme Plakası VABF-L1-P3A3-G18

Ürün numarası: 574593

FESTO

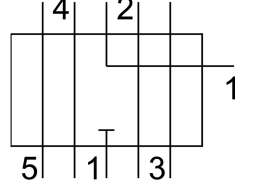

Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	16 mm
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.65 Nm
Ürün ağırlığı	350 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım