


# Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-20E-N38-10

Ürün numarası: 576359

FESTO

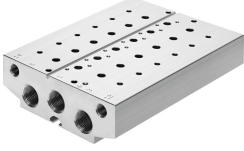

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	2171 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	1/8 NPT
Kontrol havası baęlantısı 14	1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 3	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 5	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım