


# hızlı bağlantı CK-1/8-PK-6-KU

Ürün numarası: 6255

FESTO

Sızdırmazlık kenarlı erkek dış, polimer model.

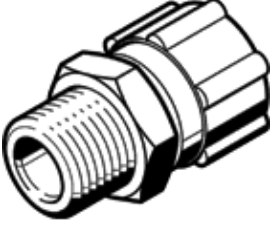

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,4 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık kenarı
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	3,25 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme, vida dişli tapa	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun