


# Hızlı dirsek bağlantı Hızlı L bağlantı GCK-1/8-PK-4-KU

Ürün numarası: 6267

FESTO

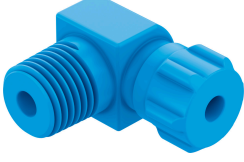

## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Nominal genişlik                        | 2.9 mm   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Tasarım                                 | L şekli  |
| Hazne boyutu                            | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 Bar...10 Bar<br>-13.775 000032...145 000032            |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün   |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R1/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için<br>somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için |
| Somun malzemesi                         | POM  |
| Vida dişli muylu malzemesi              | POM  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |