


Hızlı dirsek bağlantı Hızlı L bağlantı GCK-1/4-PK-6-KU

Ürün numarası: 6270

FESTO

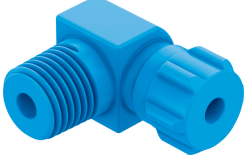

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.9 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM
Vida dişli muylu malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu