


Dişli kutusu EMGC-60-P-G7-SEC-67

Ürün numarası: 8000615
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

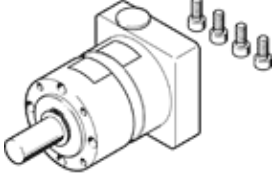

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|-----------------------|
| Redüktör flanş ölçüsü | 60 mm |
| Motor flanş ölçüsü | 67 mm |
| Burulma boşluğu | 0,5 deg |
| Redüktör tipi | Planet redüktörü |
| Dişli oranı | 7:1 |
| Maks. giriş hızı | 6.000 1/min |
| Redüktörün çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Sürekli çıkış torku | 26 Nm |
| Redüktörün kütle atalet momenti | 0,3 kgcm ² |
| Maks. çıkış torku | 44 Nm |
| Maks. verimlilik | 94 % |
| Bükme direnci | 1,7 Nm/arcmin |
| Ürün ağırlığı | 900 g |
| Arabirim kodu, motor çıkışı | 60H |
| Arayüz kodu, motor giriş | 67A |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |