


# Manifold blok VABM-B10-25S-N38-2

Ürün numarası: 8026270

FESTO

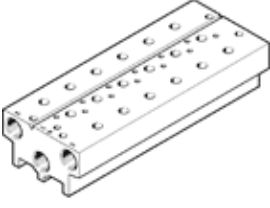

## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği                   | 27,5 mm                     |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi            |
| Valf yerlerinin max. sayısı             | 2                           |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma       |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Ürün ağırlığı                           | 438 g                       |
| Bağlantı şekli                          | geçiş delikli               |
| Pnömatik bağlantı 1                     | 3/8 NPT                     |
| Pnömatik bağlantı 3                     | 3/8 NPT                     |
| Pnömatik bağlantı 5                     | 3/8 NPT                     |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                |
| Malzeme, manifold rayı                  | İşlenmiş alüminyum alışımlı |