


Manifold blok VABM-B10-25E-N12-10-P3

Ürün numarası: 8026296

FESTO

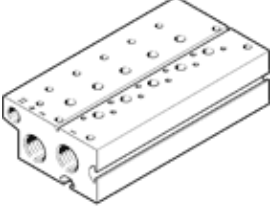

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği | 27,5 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 10 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 2.598 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pilot hava bağlantısı 12 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | 1/2 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, manifold rayı | İşlenmiş alüminyum alışımlı |