


Besleme pleyti

VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Ürün numarası: 8026435

FESTO

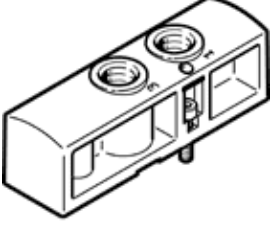

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	121 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, besleme pleyti	Alüminyum pres döküm