


Manifold rayı

VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Ürün numarası: 8076387

FESTO

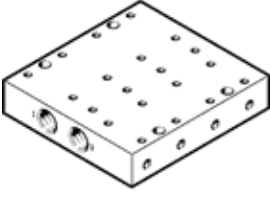

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	18 mm
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü altta
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,6 Nm
Ürün ağırlığı	180 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı