


Kontrol ünitesi

CDPX-X-B-W-4

Ürün numarası: 8155213

FESTO

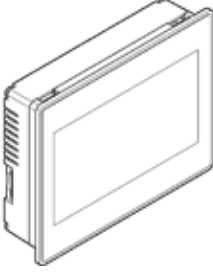

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	147 mm
Derinlik	29 mm
Yükseklik	107 mm
Uzunluk	34 mm
Maks. ön panel kalınlığı	5 mm
Gerçek zamanlı saat	evet
Desteklenen PLC protokolleri	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Gerçek zamanlı saat sapması	25°C'de < 100 ppm
Renk sayısı	64 M
Gösterge	Arka aydınlatma ile
Gösterge tipi	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	4,3"
Yedek akü	Süper kapasitör
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 32 V
Gösterge çözünürlüğü	480x272 piksel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	0,25 A
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20 IP66
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Arka taraftaki IP20 Ön taraftaki IP66
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	Dikey montajda
Ürün ağırlığı	400 g
PLC arayüzü	RS485
USB arayüzü	evet
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	Designer Studio
CPU verisi	256 MB RAM