


Paralel Kit EAMM-U-145-D100-150A-188

Ürün numarası: 8157283

FESTO

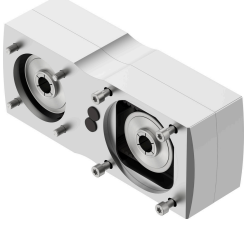

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	4000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	2255 000065
Boşta çalışma tahrik torku	2 Nm
Aktarılabılır tork	50 Nm
Ürün ağırlığı	11400 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D100B
Arayüz kodu motor In	140A 150A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu