


Darbe emici DYEF-G8-S-M14-Y1

Ürün numarası: 8159476

FESTO

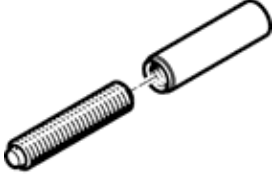

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---------------------------------------|
| Büyükölük | M14 |
| Strok | 1,2 mm |
| Yastıklama | Metal sabit durdurucusuz P yastıklama |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 0,8 m/s |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 1,2 mm |
| Max. Sıkma torku | 8 Nm |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 0,45 J |
| Ürün ağırlığı | 67 g |
| Bađlantı şekli | dişli burçlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alıřımlı çelik |